


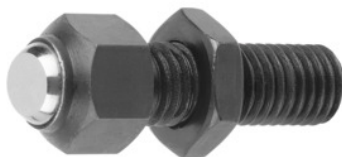

## Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370065 M10
GTIN	2050001961914
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	8 kN
Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	30 mm
Sriegis M	M10
Išorinis Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Ilgis 1	15,7 mm
Rakto dydis SW	17 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

