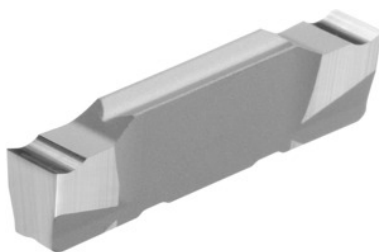


Garant**Nupjovimo plokštelė į dešinę 10°, HU7310, įpjovos plotis w: 2,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273678 2,5 |
| GTIN | 4045197716668 |
| Produktų klasė | 21L |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Įpjovos plotis w | 2,5 mm |
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm |
| Pastūma f | 0,06 - 0,17 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Danga | be dangos |
| Pagrindinis naudojimas | N |
| Papildomas naudojimas | Ti |
| Įjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | HU7310 |
| Įjovimo briaunos spindulys R | 0,05 mm |
| Keitimų / įjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | dešininiai |
| Produkto rūšis | Griovelio įjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 350 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 350 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 280 m/min | N |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 50 m/min | S |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |