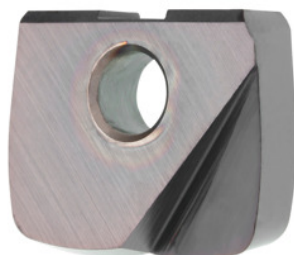


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 16 mm buka, kūginė, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį: 0,16 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	35 mm
Spindulio Wiper, radialusis	70 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,16 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui