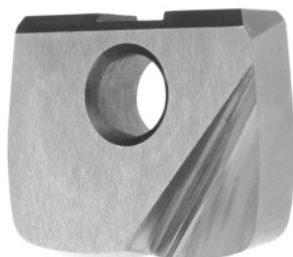


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 12 mm buka, kūginė, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį: 0,1 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	1 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	25 mm
Spindulio Wiper, radialusis	50 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	6 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui