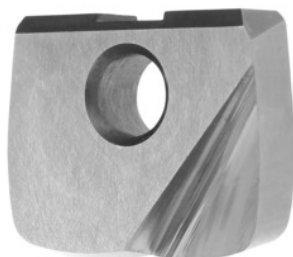


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 20 mm buka, kūginė, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· **Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.**

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį: 0,2 mm

Rūšis: HU7810

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	2 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	40 mm
Spindulio Wiper, radialusis	80 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui