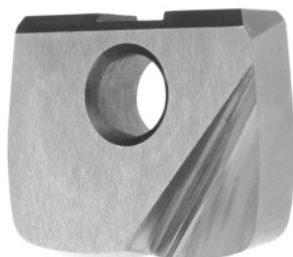


**Garant****Frezavimo plokštelė Ø 32 mm buka, kūginė, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

· Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

Pastūma  $f_z$  apdirbant trumpadrožlį aliuminį: 0,3 mm

Rūšis: HU7810

**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Rūšis	HU7810
Kampo spindulys	4 mm
Ašmenys	HM
Spindulio Wiper, ašinis	70 mm
Spindulio Wiper, radialusis	140 mm
Pjovimo briaunos spindulys $R_1$	4 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	16 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui