


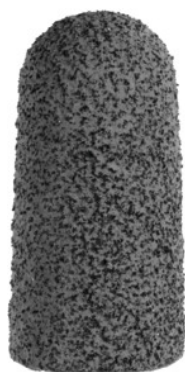

## Policap® šlifavimo gaubtelis (SiC), Grūd. dyd. 80, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 1125L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	553325 1125L
GTIN	4007220953846
Produktų klasė	55G

### Aprašas

#### Aprašymas:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553320. **Silicio karbidas (SiC)** idealiai tinka titano, aliuminio ir jų lydinių apdirbimui. Priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis užtikrina šaltą šlifavimą.

#### Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Šlifavimo gaubtelio Ø: 11 mm

Šlifavimo gaubtelio ilgis: 25 mm

rekomenduojamas sūkių skaičius: 20000 min<sup>-1</sup>

### Techninis aprašymas

Šlifavimo gaubtelio Ø	11 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>

Šlifavimo gaubtelio ilgis	25 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	80
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80

---

## Priedai

Šlifavimo gaubtelio laikiklis Galvos Ø, ilgis, forma 1125L	553320 1125L
--	--------------