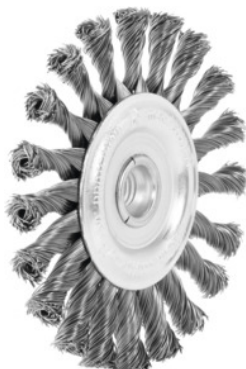


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

**Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui. Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoklių.**

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	29 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Šerių storis	0,5 mm

Pynių kiekis	20
Plotis L <sub>1</sub>	14 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys