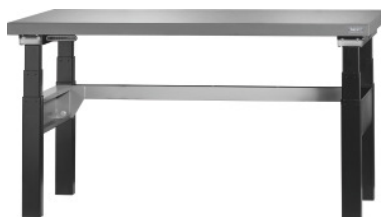


**Garant**

**Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 / 200 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 1500**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920301 1500
GTIN	4062406119782
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalas **be** tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

**Spalva:**

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

**Rekomendacija:**

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

**Pastaba:**

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisas pristatomas pilnai sumontuotas.

**Techninis aprašymas**

Didžiausia keliamoji galia	250 kg
Gylis	750 mm
Svoris	101 kg
Stalviršio medžiaga	Tamsus eluplanas

Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Keliamoji galia, kai apkrova pastovi	250 kg
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
Plotis	1500 mm
Darbastalio storis	50 mm
ComfortClose	ne
Eigos greitis	38 mm/s
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis