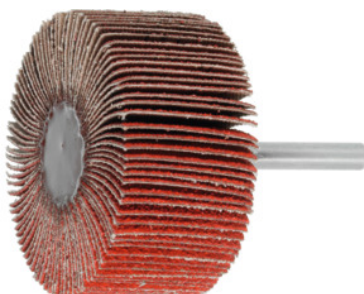


**Garant****Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 80, Galvutės Ø × plotis: 20X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554160 20X20
GTIN	4062406123901
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **keraminiais grūdeliais (CER)**.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
maksimalus sūkių skaičius	38200 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Galvutės plotis	20 mm
Galvos Ø	20 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		