


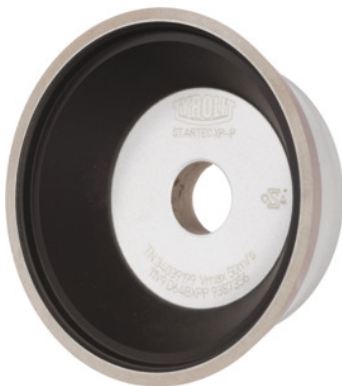

Deimantinė šlifavimo taurė STARTEC XP-P D×T×H (mm), 100×35×20, Tipas: D64



Užsakymo data

Užsakymo numeris	597954 D64
GTIN	9003172004617
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Labai našios šlifavimo taurės su deimantine danga, daug kietesnis metalo rišiklis optimaliai suriša deimantinius grūdelius. Optimalus grūdelių rišiklio derinys leidžia sumažinti pjovimo jėgą, todėl **padidėja šlifavimo našumas** ir **pastūmos**. Labai tvirtos briaunos pagerina **profilio tikslumą** net ir prie didelių pastūmų bei **prailgina taurės lyginimo intervalus**, išlaiko vienodą paviršiaus apdirbimo kokybę. **Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Paskirtis:

Labai našus besisukančių VHM pjovimo įrankių šlifavimas (griovelių šlifavimas). Aušinamajam šlifavimui su alyva (rekomenduojama) arba emulsija / vandeniu.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Šlifavimo priemonių kodas	D
Specifikacija	D64BXP-P STARTEC XP-P
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Forma	11V9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	35 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×35×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		