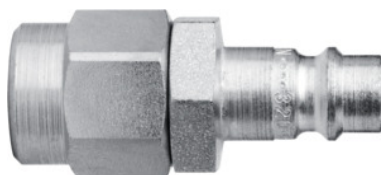


**Mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080293 11

GTIN

7391390044983

Produktų klasė

08A

Aprašymas**Modelis:**

Stream-Line žarnos mova paprastai ir efektyviai sujungiama su žarna sriegine veržle be žarnų sąvaržos. Kitoje pusėje mova (nipelis), tinkanti visoms europinio standarto movoms.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)

11 mm

Produkto rūšis

Įmova