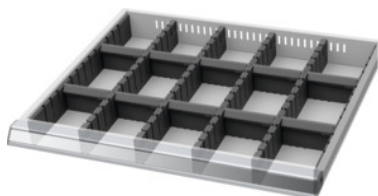


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×16G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950220 75/1
GTIN	4062406193232
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×16G.

Tinka:

Stalčiai 20×16G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951560: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951510: 4 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė Nr. 951741: 10 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	16

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20
Svoris	0,768 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951560 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75