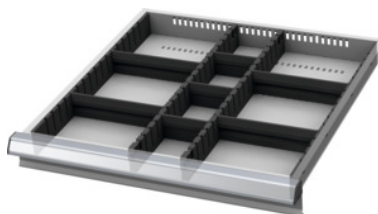


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 20×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950320 75/3
GTIN	4062406151980
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 20×20G.

Tinka:

Stalčiai 20×20G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951570: 1 × dyd. 75

Skiriamosios juostelės Nr. 951520: 2 × dyd. 75

Įstatoma skiriamoji sienelė 4G Nr. 951741: 3 × dyd. 75

Įstatoma skiriamoji sienelė 8G Nr. 951781: 4 × dyd. 75

Techninis aprašymas

Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	500 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	20

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	0,648 kg
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951570 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951781 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 4G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951741 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 20G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951520 75