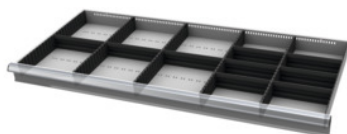


Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 56×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 6 × dyd. 125  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 12G Nr. 951821: 3 × dyd. 125

**Techninis aprašymas**

Aukštis	100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	56
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	56×24

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1400 mm
Svoris	2,36 kg
Produkto pavadinimo požymis	56x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 12G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951821 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951801 125