




## Pitbull spaustukas aštrus, Sriegis M: M10

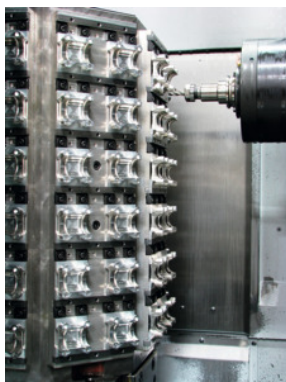

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370025 M10
GTIN	4046368563708
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Spaustukas su 6-briauniu varžtu DIN912 su alyvai atspariu O žiedu.
- Saugus, tikslus užveržimas.
- Užima nedaug vietos, todėl niekur netrukdo.

Peilio fiksavimo briauna ruošiniams.

#### Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

### Techninis aprašymas

$H_1$	11,4 mm
Medžiaga	Plienas
H	18,03 mm
$B_{H9}$	25,4 mm
Užspaudimo jėga	26 kN
Suspaudimo eiga	1,7 mm

Suspaudimo plotis	25,4 mm
Sriegis M	M10
B <sub>1</sub>	10,2 mm
Aukštis H <sub>2</sub>	6,3 mm
maksimalus užveržimo momentas	40 Nm
Produkto rūšis	Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema