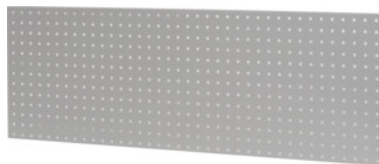


Garant GRIDLINE

ESD perforuota sienelė dviejų pusių, Tinka modeliui: 1500**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972101 1500
GTIN	4062406167417
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui. Ant **dvipusio modelio** perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, **nepriklausomai vienai nuo kitos**. Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, 9x9 mm kiaurymės kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti, 95 skyrius.

Tinka:

Įsukti tarp atramų ir medžiagų vežimėlio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos.
elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukštis: 481 mm

Plotis: 1420 mm

Gylis: 25 mm

Leistinoji apkrova: 100 kg

Svoris: 18 kg

Techninis aprašymas

Perforuota sienelė	iš abiejų pusių
Gylis	25 mm
Svoris	18 kg
Leistinoji apkrova	100 kg

Plotis	1420 mm
Aukštis	481 mm
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Perforuota sienelė