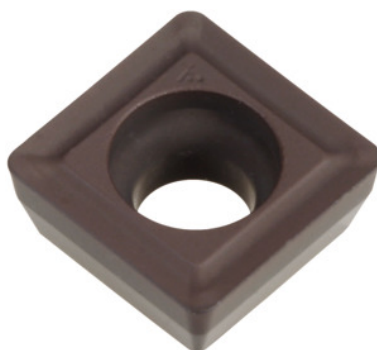


**Garant****SOGX 070306, HB6715, Tipas: GG**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234057 GG     |
| GTIN             | 4045197742353 |
| Produktų klasė   | 21E           |

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

**Pastaba:**

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Pastūma f: 0,05 – 0,22 mm/aps.

## Techninis aprašymas

|  |             |
|--|-------------|
| Tipas                                  | Ketus       |
| Serija                                 | Power Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 4           |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 070306 |
| Kietlydinys                            | HB6715      |
| Ašmenys                                | HM          |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Pastūma f      | 0,05 – 0,22 mm/aps. |
| Produkto rūšis | Gręžimas            |

### Vartotojo duomenys

|           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Ketus (G) | tinka     | 200 m/min      | K         |
| sausasis  | tinka     |                |           |