


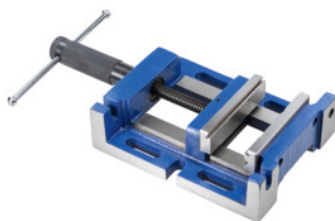

Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	365055 120
GTIN	4062406188641
Produktų klasė	32D

Aprašymas

Modelis:

- Naudojamas horizontaliai, vertikaliai arba ant šono.
- Tvirtas modelis.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Bendras ilgis išlaikomas. (Suklys integruotas į rankeną!)
- Universalios tvirtinimo galimybės dėl pailgų kiaurymių spaustuvo korpuse.
- Šonu judinama žiauna.
- Tvirta, fiksuota užspaudimo lūpa su trimis vertikaliais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu prizminiu grioveliu.
- Su nuimamais ratukais.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

0,20 mm.

Techninis aprašymas

Žiaunų aukštis C	39 mm
Užveržimo ribos b	128 mm

Svoris	6,5 kg
Korpuso ilgis a	225 mm
Bendras aukštis c	67 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

Priedai

Atsarginių lūpų pora (2 vnt.) rankiniams gręžimo staklių spaustuvams Tipui 120	365046 120
--	------------