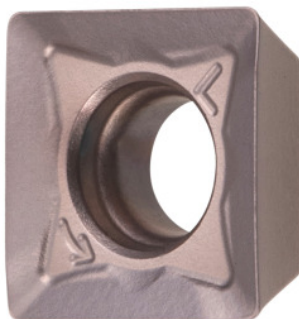


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214935 INOX
GTIN	4045197747860
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Plokštelės storis E	3,6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083604 PDER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		