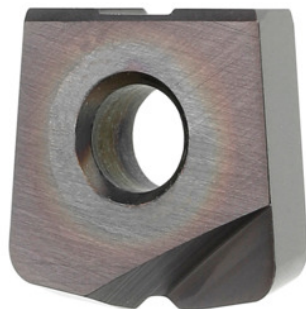


Garant**Frezavimo plokštelė Ø 8 mm Highfeed, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212746 ST1400
GTIN	4045197761835
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

- Spindulio ir radialinio mušimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.
- Plokštelės keitimo tikslumas: $\pm 0,025$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės „Highfeed“ didesnėms pastūmoms.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Rūšis: HB7530

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Rūšis	HB7530
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,4 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{max}}$	1 mm

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,3 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui