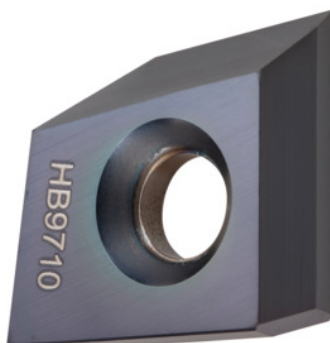


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214547 GG
GTIN	4045197762108
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Paskirtis:**

Paviršiams, kurių šiurkštumas mažesnis už $R_z 3 \mu\text{m}$. Tik sausam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{max}} = 5 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BGHX 15L5 PCTR
Kietlydinys	HB9710
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
sausasis	tinka		