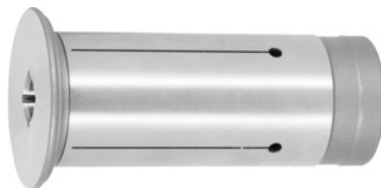


Garant

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 32 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302175 8
GTIN	4045197763259
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).**
- **Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidraulinuose griebtuvuose.**

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 32 mm.**

Techninis aprašymas

Ø D	32 mm
Bendras ilgis L	63,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė