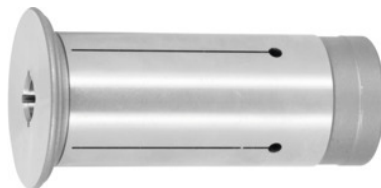


Garant

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 32 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302175 16
GTIN	4045197763297
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 32 mm.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė