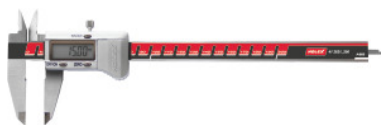


HOLEX**Skaitmeninis slankmatis ABS, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412821 200
GTIN	4045197770257
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

- **Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė.**
- **Elektronika yra atsieta nuo korpuso ir pritvirtinta tiesiai ant stumdomos dalies. Matavimo jėga perduodama tiesiogiai matavimo kojelei. Todėl slankmatis tampa dar tikslesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **Tvirtas metalinis korpusas.**

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos	0 - 200 mm
Automatinis išsijungimas	taip
Antgalių ilgis	50 mm
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Padalos vertė	0,0005 in
Korpuso medžiaga	Metalas
Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,01 mm

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236