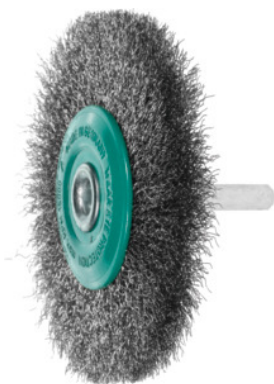


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1×
apimamas plotas L1: 80X12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Šerių storis	0,2 mm
Šepečio Ø D ₁	80 mm
Šepečio plotis	12 mm
Ilgis H ₁	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Plotis L ₁	9 mm

Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	bangota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys