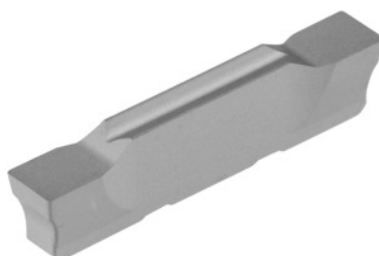


Garant**Pjovimo plokštė Ruošinys, HU7310, Įpjovos plotis w: 2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273696 2,2
GTIN	4045197578952
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Paskirtis:**

Pageidaujamų formų šlifavimui.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2,2 mm
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Kietlydinys	HU7310
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N

Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		