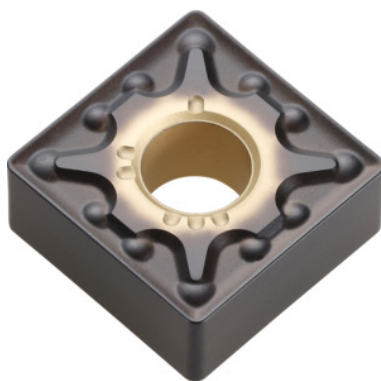


Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm

Kietlydinys	HB7010-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui