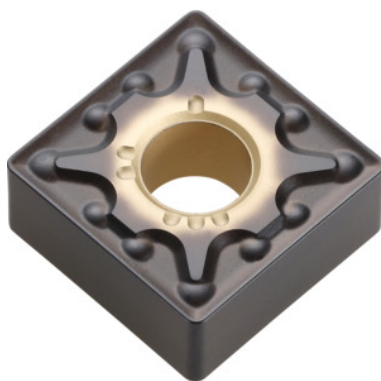


Garant
SNMG 120408, Rūšis: HB7010-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7010-1
 Drožlialaužis: SM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
 Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui