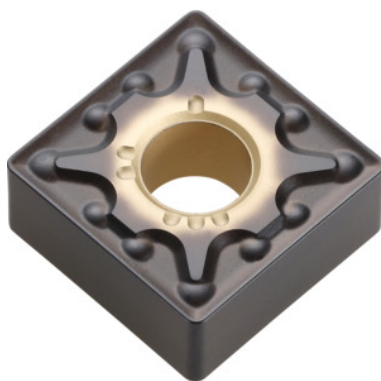


Garant**SNMG 150608, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 150608 HB7010-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7010-1
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 440 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7010-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui