


## Pagrindinis laikiklis, Tipas: V50

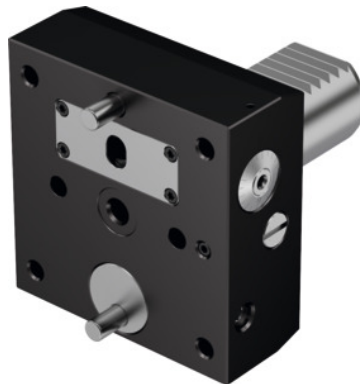

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319151 V50
GTIN	4251414900035
Produktų klasė	38T

### Aprašas

#### Aprašymas:

- Pagal įrankį rankiniu būdu pritaikoma Y ašis ( $\pm 1$  mm).
- Su judriu reguliavimo kakliuku, todėl nereikalinga papildomos juostos.
- Paprasta perjungti iš vidinio į išorinį aušinimo skysčio padavimą.

Pirmą kartą pavyko sukurti tokį laikiklį, kuris gali būti naudojamas ašinėms ir radialinėms revolverinėms galvutėms nepriklausomai nuo esamo reguliavimo mechanizmo.

Modulinė konstrukcinė sistema.

#### Privalumai:

- Mažiau dyla pjovimo briauna;
- Sutaupoma išlaidų ir laiko;
- Aukščio ir rotacijos reguliavimas (padėties išlyginimas);
- Laikiklius galima naudoti visuose VDI ir Mazak įrengimuose;
- Modulinis, universalus laikiklis;
- Puiki amortizacija.
- Visi įrankiai su tiesiogine IKZ jungtimi.
- Efektyvus sandėliavimas leidžia sumažinti išlaidas.
- Dar didesnis produktyvumas dėl pagerinto išdėstymo.

#### Paskirtis:

Radialinėms ir ašinėms revolverinėms galvutėms.

Ištekinimo laikiklių tipui: C

tinka: VDI

---

## Techninis aprašymas

tinka	VDI
Ištekinimo laikiklių tipui	C