


Pagrindinis laikiklis, Tipas: M50

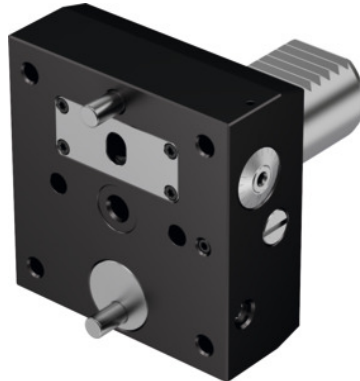

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319151 M50
GTIN	4045197796363
Produktų klasė	38T

Aprašas

Aprašymas:

- Pagal įrankį rankiniu būdu pritaikoma Y ašis (± 1 mm).
- Su judriu reguliavimo kakliuku, todėl nereikalinga papildomos juostos.
- Paprasta perjungti iš vidinio į išorinį aušinimo skysčio padavimą.

Pirmą kartą pavyko sukurti tokį laikiklį, kuris gali būti naudojamas ašinėms ir radialinėms revolverinėms galvutėms nepriklausomai nuo esamo reguliavimo mechanizmo.

Modulinė konstrukcinė sistema.

Privalumai:

- Mažiau dyla pjovimo briauna;
- Sutaupoma išlaidų ir laiko;
- Aukščio ir rotacijos reguliavimas (padėties išlyginimas);
- Laikiklius galima naudoti visuose VDI ir Mazak įrengimuose;
- Modulinis, universalus laikiklis;
- Puiki amortizacija.
- Visi įrankiai su tiesiogine IKZ jungtimi.
- Efektyvus sandėliavimas leidžia sumažinti išlaidas.
- Dar didesnis produktyvumas dėl pagerinto išdėstymo.

Paskirtis:

Radialinėms ir ašinėms revolverinėms galvutėms.

Ištekimo laikiklių tipui: C

tinka: Mazak

Techninis aprašymas

tinka	Mazak
Ištekinimo laikiklių tipai	C