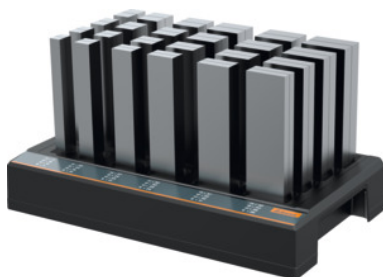


Garant**Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys, Ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	366702 200
GTIN	4045197799302
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – **precizinis modelis**. Porinė tolerancija $\leq 0,004$ mm, pločio / aukščio tolerancija $\leq 0,007$ mm, ypač tikslus lygumas ir kampai. Pagrindai laikomi specialiame plastikiniame stove. Kietis: 60 HRC.

Kiekviena pora glotniai nušlifauta.

Paskirtis:

Atliekant tikslus darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuose arba įtaisuose.

Turinys:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Pastaba:

Dyd. 125 – 200: 1 mm didėjančiai; galima pasiekti visus matmenis, išskyrus 9 mm.

Atsarginį laikiklį rasite atsarginių dalių sąrašė. Žingsnis kas 1 mm (išskyrus 9 mm), šiaip pasiekiami visi matmenys.

Techninis aprašymas

Ilgis	200 mm
Juostų kiekis	24 pora

Forma	stataus kampo
Forma	paraleliniai
Forma	lygus
Produkto rūšis	Lygiagrečios atraminės plokštelės

Priedai

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X27 mm	366726 14X27
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X40 mm	366726 12X40
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X35 mm	366726 12X35
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X31 mm	366726 8X31
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X11 mm	366726 8X11
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X15 mm	366726 12X15
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X33 mm	366726 10X33
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X38 mm	366726 10X38
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X26 mm	366726 8X26
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X13 mm	366726 10X13
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X16 mm	366726 8X16
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X23 mm	366726 10X23
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X21 mm	366726 8X21

Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X22 mm	366726 14X22
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X32 mm	366726 14X32
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X18 mm	366726 10X18
Plastikiniai stovai lygiagrečiams pagrindams Tipas 125-200	366701 125-200
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 10X28 mm	366726 10X28
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X25 mm	366726 12X25
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 8X36 mm	366726 8X36
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X42 mm	366726 14X42
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X37 mm	366726 14X37
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X20 mm	366726 12X20
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 14X17 mm	366726 14X17
Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 dyd. 200 Plotis x aukštis 12X30 mm	366726 12X30