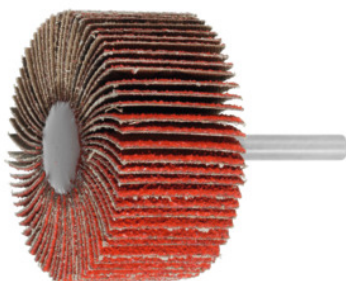


Garant**Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 60, Galvutės Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554150 60X30
GTIN	4045197803818
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **keraminiais grūdeliais (CER)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	60 mm
Koto Ø	6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	12700 min ⁻¹
Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 60
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		