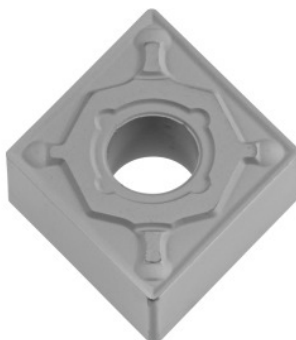


**CNMG 160608, Rūšis: HBT020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Produktų klasė	22D

Aprašymas

CNMG 160608 HBT020 Kietlydinys: HBT020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis a_p : 0,8 - 5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,45 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 280 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 280 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,45 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	TiCN
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Pjūvio gylis a_p	0,8 - 5 mm

Kietlydinys	HBT020
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui