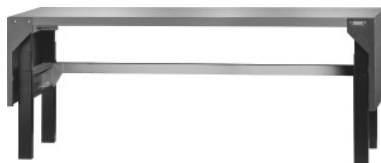


Garant

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 / 200 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 2000/S

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalas **su** tarpinėmis plokštelėmis, galima montuoti į vieną eilę.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisais pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Eigos greitis	38 mm/s
Darbastalio storis	50 mm
Gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	720 - 1200 mm

Svoris	119 kg
Darbastalio ilgis	2000 mm
ComfortClose	ne
Darbastalio gylis	750 mm
Didžiausia keliamoji galia	200 kg
Plotis	2000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	200 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis