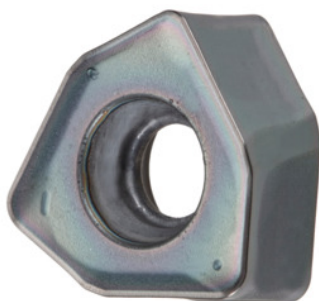


Garant**XOMU094812ZZER, HB4020, Tipas: ST900**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$

Pastūma f_z per dantį: 1,1 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	1,1 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4020
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,2 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiCrN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		