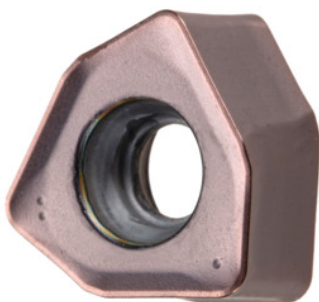


**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB4715, Tipas: HART**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213028 HART
GTIN	4062406266578
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

**Inovatyvi** keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}: 2 \text{ mm}$

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,8 mm

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,8 mm
Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB4715
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		