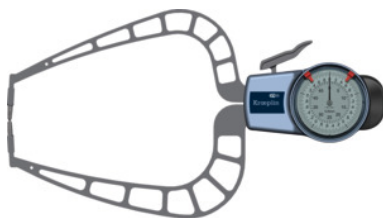


**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Produktų klasė	46Q

**Aprašymas****Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Greitam išorinių išdrožių, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

**Techninis aprašymas**

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	167 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 50 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	3 mm
Indikatoriaus Ø	66 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Norma	Gamykliniai standartai

Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

**Paslaugos**

DAkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S