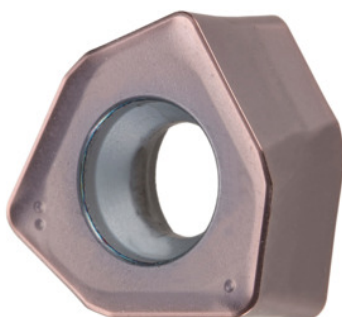


Garant**XOMU146715ZZER, HB4715, Tipas: HART**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213042 HART
GTIN	4062406267131
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2x3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 3 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,9 mm

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,5 mm
Tipas	HART
Pastūma f_z per dantį	0,9 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB4715
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		