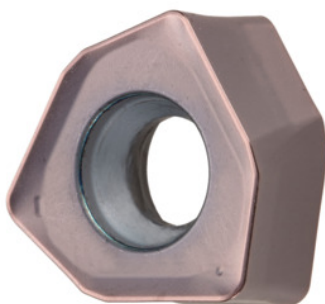


Garant
XOMU146715ZZER, HB415, Tipas: UNI


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$
 Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 3 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	1,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB415
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,3 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	3 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Danga	AlTiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		