


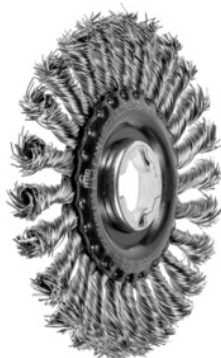

Apvalus šepetys X-LOCK, INOX viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125X-LOCKmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Produktų klasė	55V

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **X-LOCK** greitojo užspaudimo sistema greitam šepečių keitimui nenaudojant jokių įrankių.

Techninis aprašymas

Pynių kiekis	24
Šepečio Ø D ₁	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šerių storis	0,5 mm
Ilgis H ₁	28 mm

Plotis L ₁	12 mm
Serija	X-LOCK
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys