


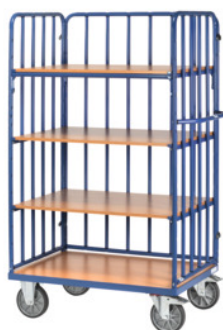

Vežimėlis su 3-pusėmis vamzdinėmis atramomis ir 4 lentynomis, Tipas: 8313-1



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 919881 8313-1 |
| GTIN | 4017976831312 |
| Produktų klasė | 96F |

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Išilginė sienelė su vamzdinėmis atramomis pakabinimui. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Reguliuojamas aukštis kas: 100 mm

Aukštis: 1800 mm

Plotis: 1369 mm

Gylis: 830 mm

Lentynos plotis: 1200 mm

Lentynos gylis: 800 mm

Lentynos aukštis 1: 269 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------|
| Svoris | 114 kg |
| Bendra keliamoji galia | 600 kg |
| Ratuko Ø | 200 mm |
| Plotis | 1369 mm |
| Aukštis | 1800 mm |
| Lentynos aukštis 2 | 669 mm |
| Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 90 kg |
| Lentynos gylis | 800 mm |
| Lentynos aukštis 1 | 269 mm |
| Gylis | 830 mm |
| Lentynos aukštis 3 | 1069 mm |
| Lentynos aukštis 4 | 1469 mm |
| Lentynos plotis | 1200 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 100 mm |
| Produkto rūšis | Vežimėlis su lentynomis |