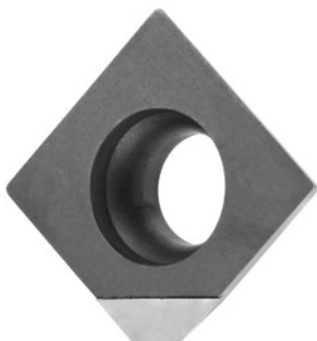


Garant**SEHW 1204 AFFN, PKD, Tipas: ALU****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214353 ALU |
| GTIN | 4062406358082 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 1,5 \text{ mm}$.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,24 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipas | ALU |
| Pastūma f_z per dantį | 0,24 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SEHW 1204 AFFN |
| Kietlydinys | PKD |
| Ašmenys | PKD |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 1500 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 1200 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 1200 m/min | N |
| CuZn | tinka | 1000 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |