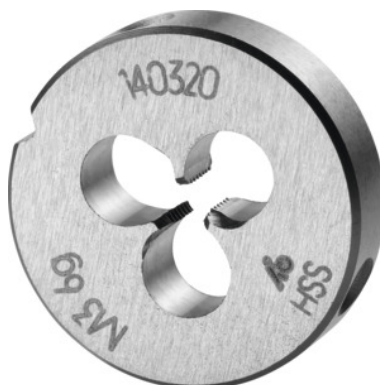


**HOLEX®**
**Sriegpjovė 6g, M: M3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	140320 M3
GTIN	4045197083258
Produktų klasė	12K

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: HSS

Norma: EN 22568

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 0,5 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 5 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	5 mm
Žingsnis	0,5 mm
Išorinis Ø	20 mm

Tolerancijos klasė	DIN 13 6g
Sriegio dydis	3
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis