




Kumštelių išsukimo įrankių rinkinys RotoRi, Tipas: S

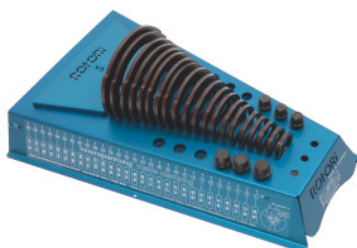

Užsakymo data

Užsakymo numeris	315910 S
GTIN	2050002053113
Produktų klasė	30N

Aprašymas

Modelis:

Specialus, patentuotas išsukimo žiedų su **išlenktais segmentais** dizainas leidžia nuolat reguliuoti kumštelių, kad būtų pasiektas reikiamas skersmuo. Komplekte esantys patentuoti, lankstūs RotoFix tvirtinimo varžtai pilnai kompensuoja didelius užspaudimo kumštelių varžtų nuokrypius, kai reguliavim o diapazonas 2 mm. Nereikalinga apdaila.

Privalumai:

- Vidinis ir išorinis užspaudimas su 1 žiedu.
- Tolygus užspaudimo diapazonas.
- 1/10 mm tikslus prisukimo skersmens padavimas.
- Nedidelės išlaidos dėl RotoFix prispaudimo varžtų.
- Naudojant kumštelių sumažėja išlaidos.
- Galima nesunkiai prieiti prie tekinimo įrankio.
- Greitas ir lankstus naudojimas.

Paskirtis:

Žiedais, pagamintais iš specialaus plieno, galima tiksliai išsukti minkštus arba kietus užspaudimo kumštelių. Gali būti naudojamas vidiniams ar išoriniams kumšteliams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Lakštinis stovas, aukščiausios kokybės RotoFix varžtai ir žiedai. 20 žiedų ir po 3 varžtus M8 / M10.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti 4 ir 6 kumštelių griebtuvus.

Techninis aprašymas

Vidinio užspaudimo Ø	25 - 121 mm
Išorinio užspaudimo Ø	39 - 153 mm
tinkamas gilinimo kiaurymės kumšteliams	M8
tinkamas gilinimo kiaurymės kumšteliams	M10
tinka tekinimo griebtuvams, kurių Ø	80 - 200 mm
Produkto rūšis	Kumštelių išsukimo žiedas