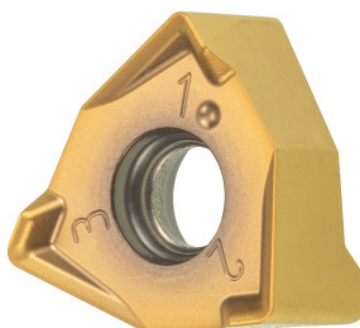


**Garant**
**XNEX 080608, HB735, Tipas: UNI**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

6 pjovimo briaunos užtikrina ekonomiškumą, nes pjovimo briauna kainuoja mažiau. Dvipusės 2x3 pjovimo briaunų kietlydinės keičiamos plokštelės **kampų frezavimo operacijoms**.

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.  
maksimalus pjovimo gylis  $a_{p \text{ maks.}}$ : 4 mm  
Plokštelės storis S: 6.35 mm

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	UNI
Plokštelės storis S	6.35 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XNEX 080608
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		