


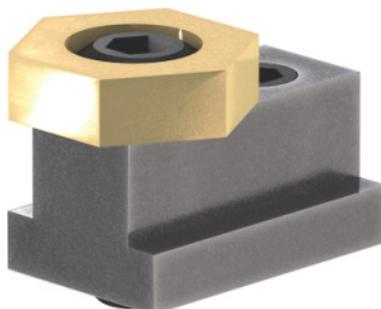

Ekscentrinis gnybtas, T griovelio nominalus dydis: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370009 12
GTIN	4046368509263
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Nereikia daug vietos, todėl mažai trukdžių kontūry.
- Bet kokios formos detalių užspaudimas.
- 6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.
- Tvirtinimas T angoje fiksavimo varžtu.

Paskirtis:

Ypač tinka apvalių ir plokščių detalių užspaudimui.

Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Techninis aprašymas

Disko aukštis H	4,8 mm
Šešiabriaunis SW diskas	21 mm
Ekscentrinė eiga S_1	1 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW_1	5 mm
Sriegis M	M8
maksimalus užveržimo momentas	11,3 Nm

Užspaudimo jėga	3,6 kN
SW ₂	4 mm
Ilgis I	27,9 mm
maksimalus tvirtinimo varžto užveržimo momentas	17 Nm
Produkto rūšis	Ekscentrinis gnybtas