


Plokščiasis magnetas be sriegio, SmCo₅, Ø: 8mm

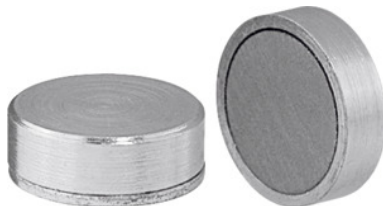

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085920 8
GTIN	2050000964893
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Ø	8 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Svoris	1,5 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	11 N
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

