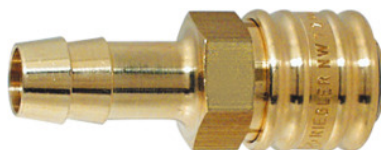


**Greitoji mova su žarnos jungtimi, Žarnos jungties vidinis Ø: 6 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080155 6
GTIN	4047322574228
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Su žarnos jungtimi, žalvario.

Standartas:

Gewinde nach ISO 228.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø	6 mm
---------------------------	------